

ALCANZA O EXCEDE
O EXCEDE EL LÍMITE
DE ERROR ESPECIAL (SLE)
Y EN 60584-2:
Tolerancia Clase 1

Termopares de respuesta rápida con revestimiento autoadhesivo

Paquete de 5 Serie SA1

- ✓ Revestimiento del dorso autoadhesivo para una fácil instalación
- ✓ Tiempo de respuesta mejor de 0,3 segundos
- ✓ Conductores aislados de PFA con código de colores de 1 o 2 metros
- ✓ Se clasifica en 175 °C a largo plazo
- ✓ Disponible en calibraciones J, K, T y E



Se muestra en un tamaño inferior al real.





¡Respuesta rápida!

Para hacer su pedido, visite es.omega.com/sa1 para consultar precios y detalles

| N.º de modelo | Descripción, dimensión "L", terminación |
|------------------|--|
| SA1-(*)I-1M | Termopar, 1 metro de largo, extremos pelados |
| SA1-(*)I-2M | Termopar, 2 metros de largo, extremos pelados |
| SA1-(*)I-3M | Termopar, 3 metros de largo, extremos pelados |
| SA1-(*)I-1M-SRTC | SA1 con protección contra tensión moldeada y conector macho SMP male connector |

* Especificar el tipo de termopar J, K, T o E.

Ejemplo de pedido: SA1-KI-1M-SRTC, paquete de 5 termopares autoadhesivos tipo K, aislante de PFA, de 1 metro de largo con protección contra tensión moldeada y conector macho SMP connector.

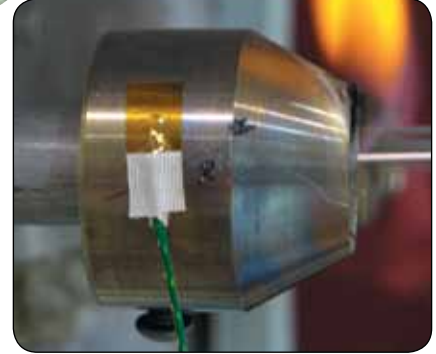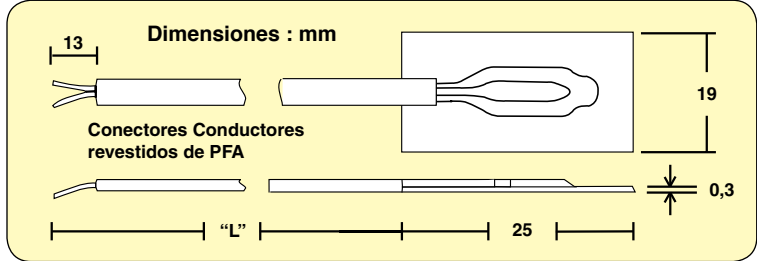

Calificación de temperatura de 175 °C

Con conector en miniatura y caddy para el cable patentado

PATENTADO

Protegido por patentes estadounidenses e internacionales y solicitudes pendientes.

Guarde convenientemente el cable del termopar en el caddy



Se muestra en un tamaño inferior al real.

| N.º de modelo | Calibre del cable | Longitud en metros | Aislamiento |
|---------------|-------------------|--------------------|-------------|
| SA1-JI-1M-SC | 30 | 1 | PFA |
| SA1-KI-1M-SC | 30 | 1 | PFA |
| SA1-TI-1M-SC | 30 | 1 | PFA |
| SA1-EI-1M-SC | 30 | 1 | PFA |
| SA1-JI-2M-SC | 30 | 2 | PFA |
| SA1-KI-2M-SC | 30 | 2 | PFA |
| SA1-TI-2M-SC | 30 | 2 | PFA |
| SA1-EI-2M-SC | 30 | 2 | PFA |

Nota: 2 m es la máxima longitud disponible con estuche de carrete.
Ejemplo de pedido: SA1-KI-1M-SC, paquete de 5 termopares tipo K autoadhesivos, aislamiento de PFA, 1 m de largo.