

El mejor conector en miniatura

Con abrazadera para cables y tapa integrada


Nailon reforzado con fibra de vidrio de rango de -29 a 180 °C

Serie SMPW-CC

- ✓ Abrazadera de cables + tapa integradas
- ✓ Protección de cables con arandela
- ✓ Tornillos de tapa imperdibles
- ✓ Tornillos de abrazadera imperdibles
- ✓ Admite cable trenzado o rígido de hasta 0,8 mm de diámetro
- ✓ Arandelas de contacto para terminales de cable de conexión rápida
 - Use un cable recto
 - No requieren bucle de cable
- ✓ Divisor interno de cables
- ✓ Ventana de escritura
- ✓ Tornillos de tapa con ranura combinada recta y en cruz
- ✓ Montaje realizado 100% en la parte superior

NOTA: El puede sufrir una ligera decoloración entre 150°C y 180°C. Las propiedades eléctricas no se verán afectadas.

¡Reduzca el tiempo de montaje de 3 minutos a menos de 1 minuto!

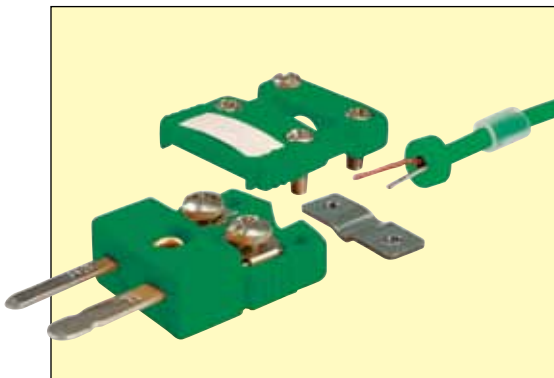

Ahorra trabajo de un modo increíble. Sin tornillos flojos, todos los tornillos tienen tapas.

Terminal del cable recto, no requiere bucle de cable.

Placa posterior: de 3 mmø para cable blando. Opcional: de 6 mmø para cable blindado, consulte es.omega.com

Visite omega.co.uk para consultar la selección de cables de termopar.

Arandelas de protección incluidas, visite es.omega.com para ver las opciones de placa posterior y de arandelas de protección.


Arandelas de contacto.

Todos los tornillos tienen cabeza combinada.

SMPW-CC-KI-M, se muestra en un tamaño superior al real.

SMPW-CC-KI-F, se muestra en un tamaño superior al real.


Carga lateral igual a acero inoxidable

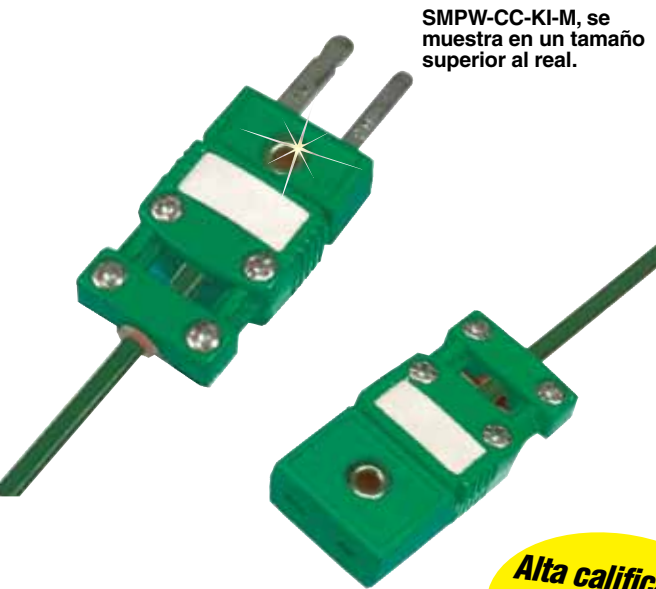

SMPW-CC-KI-M, se muestra en un tamaño superior al real.

SMPW-CC-KI-F, se muestra en un tamaño superior al real.



Alta calificación en la prueba de tracción

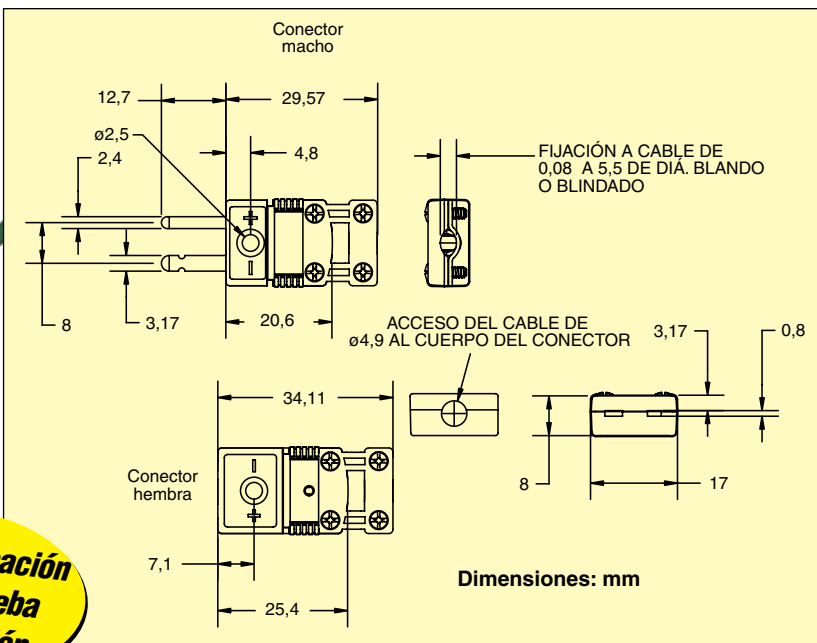

SMP-CC-TOOL, se muestra en un tamaño inferior al real. Visite es.omega.com para ver la información sobre pedidos.

¡Rápida secuencia de montaje!

1. Coloque la placa posterior y el cuerpo del SMPW
2. Ajuste el cable recto
3. Ajuste los tornillos de la tapa

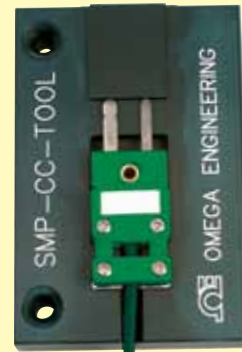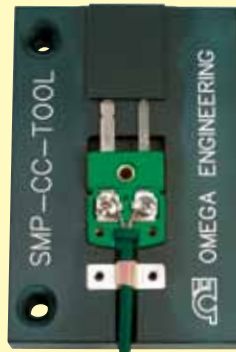

Para hacer su pedido, visite es.omega.com/smpw-cc para consultar precios y detalles

Código de aleación	Aleación de compensación utilizada en el conectorde		Código colores IEC	N.º de modelo en nailon reforzado con fibra de vidrio	
	(+)	(-)		Macho	Hembra - Universal
K	CHROME TM	ALOMEGA TM	Verde	SMPW-CC-KI-M	SMPW-CC-KI-F
T	Cobre	Constantán	Marrón	SMPW-CC-TI-M	SMPW-CC-TI-F
J	Hierro	Constantán	Negro	SMPW-CC-J-M	SMPW-CC-J-F
E	CHROME TM	Constantán	Violeta	SMPW-CC-E-M	SMPW-CC-E-F
R/S	Cobre	RNX/SNX	Naranja	SMPW-CC-R/SI-M	SMPW-CC-R/SI-F
C	CPX	CHX	Rojo	SMPW-CC-C-M	SMPW-CC-C-F
U	Cobre	Cobre	Blanco	SMPW-CC-U-M	SMPW-CC-U-F
N	OMEGA-P TM	OMEGA-N TM	Rosa	SMPW-CC-NI-M	SMPW-CC-NI-F

Ejemplo de pedido: SMPW-CC-KI-M, conector macho con pines planos y tapa de abrazadera, tipo K.